



- + EINFACH
- + SCHNELL
- + SICHER

STECKBARE ELEKTROINSTALLATIONEN

gesis® GST18i3 - CODE 1

Netz 3-polig Bemessungsspannung 250 V; Bemessungsstrom 20 A; Schutzart IP20 (gesteckt IP40); Anschlussquerschnitt feindrähtig 0,75-2,5 mm²; Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,75-2,5 mm²



STECKER L, N, PE / 20 A	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Schraubanschluss vormontiert	schwarz	50	92.732.3053.1	157 800 318
Federkraft unmontiert	schwarz	50	92.934.0053.1	157 801 308
Schraubanschluss unmontiert	weiss	50	92.932.3053.0	157 800 308

BUCHSE L, N, PE / 20 A	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Schraubanschluss vormontiert	schwarz	50	92.731.3053.1	157 800 218
Federkraft unmontiert	schwarz	50	92.933.0053.1	157 801 218
Schraubanschluss unmontiert	weiss	50	92.931.3053.0	157 800 208

VERTEILER



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
T (1E/2A) kaskadierbar	100	92.030.3153.1	157 860 318
T (1E/2A) flache Ausführung	100	92.030.1253.1	157 860 808
H (1E/3A)	20	92.030.6953.1	157 800 238
HH (1E/5A)	90	92.030.0953.1	157 800 558
Befestigungsplatte	50	07.413.6853.1	157 899 328
Black Box (1E/7A)	24	99.238.0028.0	

ZUBEHÖR



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Verriegelung für fliegende Verbindungen / T-Verteiler	100	05.587.3156.1	150 900 218
LINECT 3-polig	50	92.030.2253.0	157 862 308
Geräteanschluss Stecker; 0,5 - 1,5 mm	100	92.032.9658.1	157 861 328
Geräteanschluss Stecker 1,5 - 2,5 mm	100	92.032.7658.1	157 861 728
Geräteanschluss Buchse 0,5 - 1,5 mm	100	92.031.9658.1	157 861 308
Geräteanschluss Buchse 1,5 - 2,5 mm	100	92.031.7658.1	157 861 608

Netz 3-polig Bemessungsspannung 250 V; Bemessungsstrom 16 A; Schutzart IP20 (gesteckt IP40); Kabeltyp HF / H05Z1Z1-F; CPR-Norm/Brandklasse Cca



BUCHSE-STECKER

1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	75	92.232.1050.1	157 852 498
2 m	schwarz	40	92.232.2050.1	157 876 028
3 m	schwarz	25	92.232.3050.1	157 852 598
5 m	schwarz	20	92.232.5050.1	157 876 058

2,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	50	92.238.1050.1	157 852 698
3 m	schwarz	15	92.238.2050.1	157 876 228
5 m	schwarz	10	92.238.5050.1	157 876 258

BUCHSE-FREIES ENDE

1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	75	92.232.1053.1	157 863 718
2 m	schwarz	40	92.232.2053.1	157 852 398
3 m	schwarz	25	92.232.3053.1	157 863 738
5 m	schwarz	20	92.232.5053.1	157 863 758

2,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	50	92.238.1053.1	157 863 818
3 m	schwarz	15	92.238.3053.1	157 863 838
5 m	schwarz	10	92.238.5053.1	157 863 858

STECKER-FREIES ENDE

1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	75	92.232.1054.1	157 883 018
2 m	schwarz	40	92.232.2054.1	157 852 198
3 m	schwarz	25	92.232.3054.1	157 883 038
5 m	schwarz	20	92.232.5054.1	157 883 058

2,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	50	92.238.1054.1	157 883 328
3 m	schwarz	15	92.238.3054.1	157 883 338
5 m	schwarz	10	92.238.5054.1	157 883 368

Andere Längen, Farben, Leitungen und Querschnitte erhältlich.


gesis® GST18i5 - CODE 2

DALI 5-polig Bemessungsspannung 250 V;
Bemessungsstrom 20 A; Schutzart IP20 (gesteckt
IP40); Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²; Kabeltyp
HF / H05Z1Z1-F; CPR-Norm/Brandklasse Cca;
Farbe: pastellblau



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Steckverbinder DALI Stecker L, N, PE , D1, D2 unmontiert	50	92.954.4453.0	157 800 588
Steckverbinder DALI Buchse L, N, PE , D1, D2 unmontiert	50	92.953.4453.0	157 801 588

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN

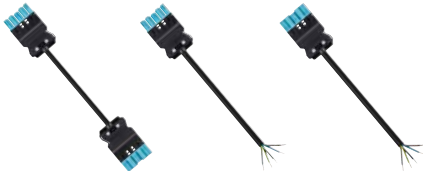

BUCHSE-STECKER

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	30	92.257.1050.9	157 855 998
2 m	20	92.257.2050.9	157 877 028
3 m	15	92.257.3050.9	157 856 498
5 m	10	92.257.5050.9	157 877 058

 
BUCHSE-FREIES ENDE

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	30	92.257.1053.9	157 864 118
2 m	20	92.257.2053.9	157 855 098
3 m	15	92.257.3053.9	157 864 138
5 m	10	92.257.5053.9	157 864 158

STECKER-FREIES ENDE

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	30	92.257.1054.9	127 884 018
2 m	20	92.257.2054.9	157 854 198
3 m	15	92.257.3054.9	157 884 038
5 m	10	92.257.5054.9	157 884 058

VERTEILER & ZUBEHÖR



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Verteiler T (1E/2A) kaskadierbar	100	92.050.3453.0	157 860 508
Verteiler H (1E/3A)	20	92.050.7453.0	157 800 458
Verteiler HH (1E/5A)	50	92.050.9353.0	-
Verteiler LINECT 5P Code 2	50	92.050.2453.0	157 862 818
Befestigungsplatte	50	07.413.6853.1	157 899 328
Verriegelung	100	05.587.3156.1	150 900 218

gesis® BST14i2 - CODE KNX

KNX-Bus 2-polig Bemessungsspannung 50 V
/ SELV; Bemessungsstrom 3 A; Schutzart IP20
(gesteckt IP40); Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm²;
Kabeltyp HF / FB-H(ST); CPR-Norm/Brandklasse
Cca; Farbe grün



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Federzug Stecker 1+ / 2-	50	93.422.0553.1	157 800 288
Federzug Buchse 1+ / 2-	50	93.421.0553.1	157 800 388

KONFEKTIONIERTE LEITUNGEN



BUCHSE-STECKER

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	100	94.425.1050.7	157 851 498
2 m	50	94.425.2050.7	157 851 598
3 m	30	94.425.3050.7	157 851 698
5 m	30	94.425.5050.7	157 851 898

BUCHSE-FREIES ENDE

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	100	94.425.1053.7	157 850 798
2 m	50	94.425.2053.7	157 850 898
3 m	30	94.425.3053.7	157 850 998
5 m	30	94.425.5053.7	157 851 198

STECKER-FREIES ENDE

	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	100	94.425.1054.7	157 850 098
2 m	50	94.425.2054.7	157 850 198
3 m	30	94.425.3054.7	157 850 298
5 m	30	94.425.5054.7	157 850 498

VERTEILER & ZUBEHÖR



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Verteiler T (1E/2A)	100	93.420.0653.0	157 859 518
Verteiler H (1E/3A)	50	93.420.0453.0	157 859 508
Verteiler HH (1E/5A)	50	93.420.0053.0	157 859 408
Geräteanschluss Stecker; 0,5 - 1,5 mm	100	93.422.0353.1	157 856 908
Geräteanschluss Buchse 0,5 - 1,5 mm	100	93.421.0353.1	157 856 808

Andere Längen, Farben, Leitungen und Querschnitte erhältlich.

STECKBARE ELEKTROINSTALLATIONEN

gesis® GST18i5 - CODE 1

Netz 5-polig Bemessungsspannung 250 V/400 V; Bemessungsstrom 20 A; Schutzart IP20 (gesteckt IP40); Anschlussquerschnitt feindrähtig 0,75-2,5 mm²; Anschlussquerschnitt eindrähtig 0,75-2,5 mm²



BUCHSE 1, 2, 3, N, PE / 20 A	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Schraubanschluss unmontiert	schwarz	50	92.953.4053.1	-
Schraubanschluss vormontiert	schwarz	50	92.753.4053.1	157 801 258
Schraubanschluss unmontiert	weiss	50	92.953.4053.0	157 801 268

STECKER 1, 2, 3, N, PE / 20 A	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Schraubanschluss unmontiert	schwarz	50	92.954.4053.1	-
Schraubanschluss vormontiert	schwarz	50	92.754.4053.1	157 800 518
Schraubanschluss unmontiert	weiss	50	92.954.4053.0	157 801 368

VERTEILER



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
T (i5: 1E/2A) kaskadierbar	100	92.050.3053.1	157 860 418
H (i5: 1E/3A)	20	92.050.6953.1	157 800 268
T (i5: 1E/1A-i3: 1A L1) kaskadierbar	100	92.050.3153.1	157 860 438
T (i5: 1E/1A-i3: 1A L2) kaskadierbar	100	92.050.3253.1	157 860 458
T (i5: 1E/1A-i3: 1A L3) kaskadierbar	100	92.050.3353.1	157 860 478
H (i5: 1E/1A-i3: 6A 2L1/2L2/2L3)	100	92.050.0153.1	157 860 718
Befestigungsplatte für T/H	50	07.413.6853.1	157 899 328

ZUBEHÖR



Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Verriegelung	100	05.587.3156.1	150 900 218
Geräteanschluss Stecker; 0,5 - 1,5 mm	100	92.052.9658.1	157 861 528
Geräteanschluss Buchse 0,5 - 1,5 mm	100	92.051.9658.1	157 861 508

Netz 5-polig Bemessungsspannung 250 V/400 V; Bemessungsstrom 16 A; Schutzart IP20 (gesteckt IP40); Kabeltyp HF / H05Z1Z1-F; CPR-Norm/Brandklasse Cca



BUCHSE-STECKER

1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	30	92.257.1050.1	157 856 098
2 m	schwarz	20	92.257.2050.1	157 877 128
3 m	schwarz	15	92.257.3050.1	157 856 198
5 m	schwarz	10	92.257.5050.1	157 877 158

BUCHSE-FREIES ENDE

1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	30	92.257.1053.1	157 864 218
2 m	schwarz	20	92.257.2053.1	157 855 198
3 m	schwarz	15	92.257.3053.1	157 864 238
5 m	schwarz	10	92.257.5053.1	157 864 258

STECKER-FREIES ENDE

 
1,5 mm²	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
1 m	schwarz	30	92.257.1054.1	157 884 118
2 m	schwarz	20	92.257.2054.1	157 854 298
3 m	schwarz	15	92.257.3054.1	157 884 138
5 m	schwarz	10	92.257.5054.1	157 884 198

Andere Längen, Farben, Leitungen und Querschnitte erhältlich.

FLACHKABEL

 
5-polig für Power 3L, 1L Dali-Anwendungen

Bemessungsspannung 250/400 V; Bemessungsstrom 20 A; Leiter-Nennquerschnitt 2,5 / 4 mm²; Kabeltyp HF / FL-Li2HH; CPR-Norm/Brandklasse B2ca

			
Bezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	E-No
HF - 3LNPE 2,5 mm ²	grün	00.770.0303.7	113 328 004
HF - 3LNPE 2,5 mm ²	schwarz	00.770.0303.1	113 328 040
HF - LNPED1D2 2,5 mm ²	pastellblau	00.770.0303.6	113 328 002
HF - 3LNPE 4 mm ²	grün	00.770.0304.7	-
HF - 3LNPE 4 mm ²	schwarz	00.770.0304.1	-
HF - LNPED1D2 4 mm ²	pastellblau	00.770.0304.6	-

7-polig für Power 3L, KNX, DALI

Bemessungsspannung 50/250/400 V; Bemessungsstrom 20 A; Leiter-Nennquerschnitt 2,5 / 4 mm²; Kabeltyp HF / FL-Li2HH; CPR-Norm/Brandklasse B2ca

			
Bezeichnung	Farbe	Bestell-Nr.	E-No
HF - 3LNPE 2,5 mm ² + Bus SELV*	grün	00.770.0323.7	113 328 024
HF - 3LNPE 2,5 mm ² + Bus nicht SELV**	schwarz	00.770.1323.1	113 328 060
HF - 3LNPE 4 mm ² + Bus SELV*	grün	00.770.0324.7	-
HF - 3LNPE 4 mm ² + Bus nicht SELV**	schwarz	00.770.1324.1	-

* mit Abschirmung
** ohne Abschirmung

ZUBEHÖR

Material Kunststoff; für 2,5 mm² + 4 mm²

			
Leitungsendstück Gel	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Kabel 5-polig	10	06.564.1753.0	120 905 019
Kabel 7-polig	10	06.562.9753.0	120 905 009
Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Kabelschere	1	F0.000.0051.9	983 042 069
Bezeichnung	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Multi-Snap Bride für Flachleitung	100	05.569.7453.0	157 899 400

EINSPEISUNG UND ADAPTER (GST18i3 / GST 18i5)

Bemessungsstrom 20 A (KNX 3 A); Schutzart IP20 (gesteckt IP40); selbstverriegelnd; Anschlussquerschnitt: (feindrätig) 2,5 - 4 mm²; Anschlussquerschnitt (eindrätig) 2,5 - 6 mm²

				
Netz 3LNPE (400V)	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Einspeisung*	schwarz	5	92.050.1553.1	150 701 109
Abgriff 3-polig, mit Phasenwahl*	schwarz	5	92.031.5453.1	150 702 109
Abgriff 5-polig *	schwarz	5	92.051.5453.1	150 702 209

*Anwendungen möglich für 5- und 7-pol. Flachkabel



Netz 11LNPE +Bus Code 2 DALI	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Einspeisung	pastellblau	5	92.050.1653.0	150 701 189
Abgriff 5-polig	pastellblau	5	92.051.5553.1	150 702 289

EINSPEISUNGEN UND ADAPTER (GST18i5 / BST14i2 / GST15i2) NUR FÜR LEITUNGEN 7-POLIG



Bus KNX (für grüne Leitung mit Abschirmung)	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Einspeisung 2-polig	grün	5	93.420.5453.0	150 701 079
Abgriff 2-polig , BST14i2	grün	5	93.421.5453.0	150 702 079



Bus DALI (für schwarze Leitung ohne Abschirmung)				
	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Einspeisung 2-polig	pastellblau	5	91.020.5453.0	150 701 089
Abgriff 2-polig , GST15i2	pastellblau	5	91.021.5453.0	150 702 089



Netz 3LNPE + Code 2 DALI (für schwarze Leitung ohne Abschirmung)	Farbe	VPE	Bestell-Nr.	E-No
Abgriff 5-polig, GST18i5, mit Phasenwahl	pastellblau	5	92.051.5653.0	150 702 299