


# BESTELLFORMULAR **PODIS®**

## WERDEN SIE **READY TO CHARGE**

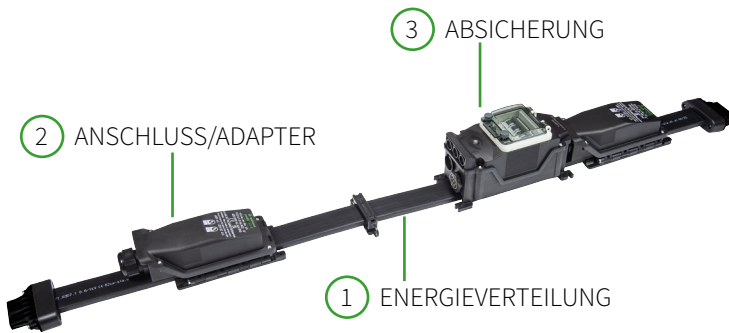

### 1 ENERGIEVERTEILUNG

Wählen Sie Ihren Anforderungen entsprechend eine podis® Flachleitung für die Energieverteilung. Für die Installation benötigte Wand- oder Deckenbefestigungen und Endstücke finden Sie ebenfalls im Abschnitt Energieverteilung. Um Ihnen die Installation so einfach wie möglich zu machen, haben wir weiteres komfortables Montagezubehör entwickelt. Dieses finden Sie auf der letzten Seite des Bestellformulars.

### 2 ANSCHLUSS/ADAPTER

Sie können eine konventionelle Installation wählen, oder mit dem steckbaren Sortiment eine einfache Lösung installieren. Wählen Sie Ihr Anschlussmodul und Ihre Anschlussleitungen zur Ladestation. Vorkonfektioniert von der Wieland Qualitätssicherung auf Sicherheit geprüft.

### 3 ABSICHERUNG

Sofern die eingesetzte(n) Ladestation(en) nicht über eine Absicherung verfügt, wählen Sie aus unseren Absicherungsmodulen das für Sie passende aus. Gerne beraten wir Sie bei Ihrer Auswahl.

## 1 **PODIS®** ENERGIEVERTEILUNG



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Flachleitung LSHF 5G16, 5x16mm <sup>2</sup> , B2ca	schwarz	00.771.0307.1	.....
Flachleitung LSHF 5G25, 5x25mm <sup>2</sup> , B2ca	dunkelgrau	99.099.0000.8	.....
Leitungsendstück für 5G16 und 5G25 Leitungen	schwarz	Z6.564.7053.1	.....
Befestigungsschelle Schraub (mit Schnellverschluss zur Ein-Loch-Montage)	schwarz	05.569.7453.0	.....
Befestigungsschelle Nagel (zur Montage mit Schussapparat bzw. Bolzensetzgerät)	schwarz	05.569.7553.0	.....
Rohrklemme D20 (adaptierbar an Befestigungsschelle)	schwarz	F0.000.0055.7	.....
Rohrklemme D25 (adaptierbar an Befestigungsschelle)	schwarz	F0.000.0056.3	.....
Rohrklemme D32 (adaptierbar an Befestigungsschelle)	schwarz	F0.000.0056.4	.....
Rohrklemme D40 (adaptierbar an Befestigungsschelle)	schwarz	F0.000.0056.5	.....
Rohrklemme D50 (adaptierbar an Befestigungsschelle)	schwarz	F0.000.0056.6	.....
Set Gitterkanalklemme (beinhaltet Befestigungsschelle und Gitterkanalklemme)	schwarz	05.569.8553.0	.....

## 2 **PODIS®** ANSCHLUSS KONVENTIONELL



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Anschlussmodul Einspeisung oder Abgriff <b>ohne</b> M32 Kabelverschraubung	schwarz	75.456.0053.1	.....
Anschlussmodul Doppelausgang <b>ohne</b> M32 Kabelverschraubung	schwarz	75.456.0353.1	.....
Kabelverschraubung M32, Ø 18-25 mm	schwarz	Z5.507.1653.1	.....
Gegenmutter M32	schwarz	05.505.0353.1	.....
Alternatives Einspeisemodul für große Querschnitte <b>ohne</b> M50 Kabelverschraubung	schwarz	75.450.2253.1	.....
Kabelverschraubung M50, Ø 30 - 38 mm	schwarz	Z5.507.3753.1	.....
Gegenmutter M50	schwarz	05.505.0900.1	.....
Befestigungsglaschen 4er Set für Einspeisemodul	schwarz	06.564.8400.0	.....

## PODIS® ANSCHLUSS STECKBAR



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Anschlussmodul steckbar RST25	schwarz	75.453.0053.1	.....
Anschlussmodul Doppelausgang steckbar RST25	schwarz	75.453.0353.1	.....

### Konfektionierte Leitungen für steckbare Absicherungsmodule



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Anschlussleitung 5G6 RST25	0,5 m	99.456.0124.0	.....
	1,0 m	99.453.0124.0	.....
	1,5 m	99.454.0124.0	.....
	2,0 m	99.455.0124.0	.....
	2,5 m	99.459.0124.0	.....
	3,0 m	99.460.0124.0	.....

## 3 **PODIS®** ABSICHERUNG KONVENTIONELL



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Absicherungsmodul mit FILS <b>C32A/30mA</b> <b>ohne</b> M32 Kabelverschraubung	schwarz	75.456.0955.1	.....
Absicherungsmodul mit FILS <b>C16A/30mA</b> <b>ohne</b> M32 Kabelverschraubung	schwarz	75.456.0855.1	.....
Absicherungsmodul mit LS <b>C32A</b> <b>ohne</b> M32 Kabelverschraubung	schwarz	75.456.1755.1	.....

### 3 **PODIS®** ABSICHERUNGSMODULE STECKBAR



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Absicherungsmodul steckbar mit FILS <b>C32A/30mA</b> Typ A mit RST25i5	schwarz	75.456.1255.1	.....
Absicherungsmodul steckbar mit LS <b>C32 A</b> mit RST25i5	schwarz	75.453.1755.1	.....

#### Konfektionierte Leitungen für steckbare Absicherungsmodule



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Anschlussleitung 5G6 RST25	0,5 m	99.456.0124.0	.....
	1,0 m	99.453.0124.0	.....
	1,5 m	99.454.0124.0	.....
	2,0 m	99.455.0124.0	.....
	2,5 m	99.459.0124.0	.....
	3,0 m	99.460.0124.0	.....



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Absicherungsmodul steckbar mit FILS <b>C16A/30mA</b> Typ A mit RST20i5	schwarz	75.456.1155.1	.....
Absicherungsmodul steckbar mit FILS <b>C20A/30mA</b> Typ A mit RST20i5	schwarz	75.452.1353.1	.....

#### Vorkonfektionierte Leitungen



Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Menge
Anschlussleitung 5G2,5 RST20	0,5 m	99.473.0124.0	.....
	1,0 m	99.474.0124.0	.....
	1,5 m	99.475.0124.0	.....
	2,0 m	99.476.0124.0	.....
	2,5 m	99.477.0124.0	.....
	3,0 m	99.478.0124.0	.....

### **PODIS®** ZUBEHÖR & MONTAGEZUBEHÖR



Bezeichnung	Art.-Nr.	Menge
Doppeladerenhülse 6mm <sup>2</sup> für Anschlussmodule Doppelausgang	06.600.7227.6	.....
Verschlussschraube M32	05.506.7453.1	.....
Verschlusstück für Buchse RST20/25	Z5.565.9853.1	.....
Kabelpflaster 152 x 140 mm	Z6.563.7800.0	.....
Bit Torx Schrauberklinge TX 15x70	06.502.6410.0	.....
Schnellmontageblech für Gitterkanäle	05.560.4519.0	.....
Abdeckung für Anschlussmodule	07.433.8753.0	.....